

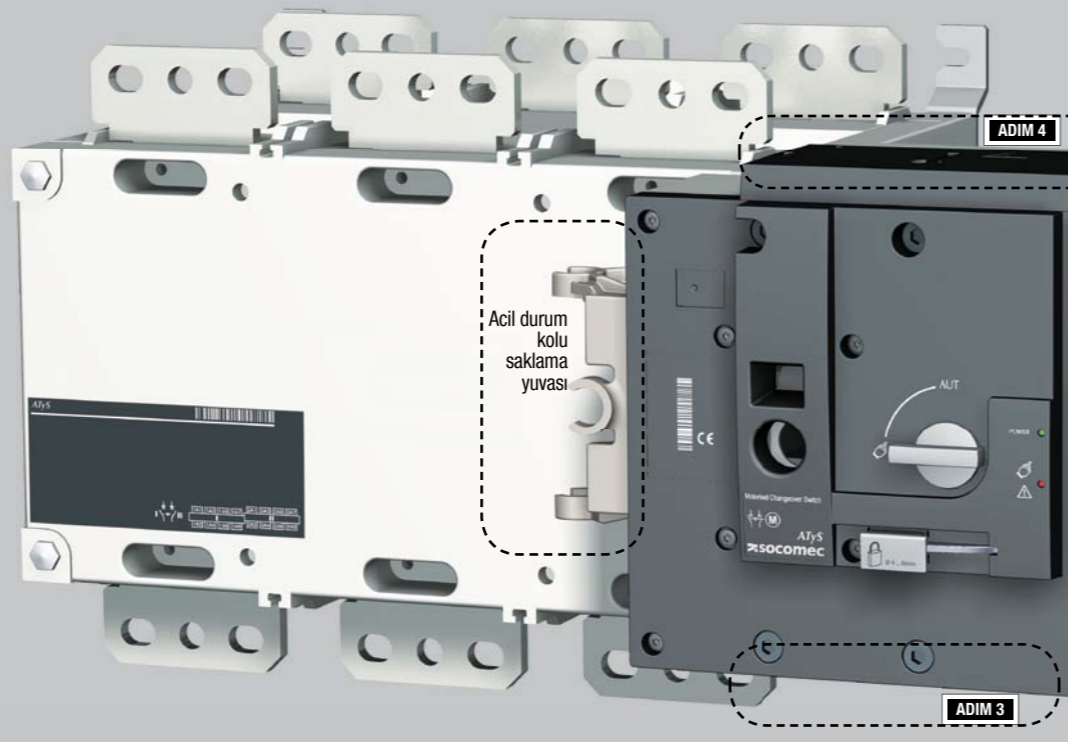


Kurulum ve Devreye Alma

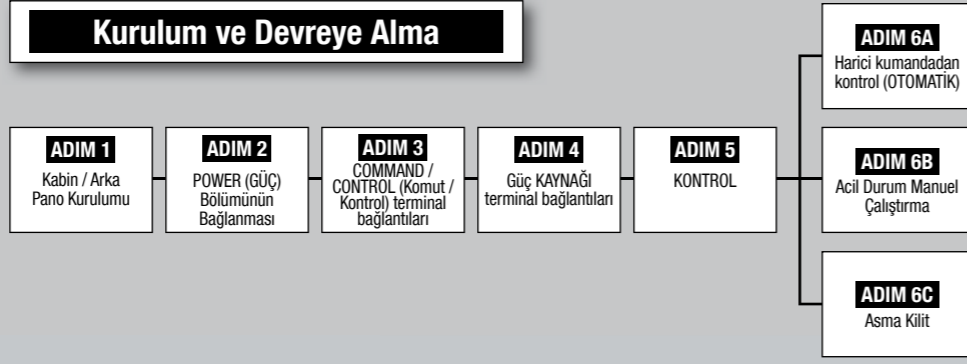


ADIM 1 Kurulum


Dikkat: Ürünün düz ve sabit bir yüzeye monte edildiğinden emin olun. Yerleştirme pozisyonu:

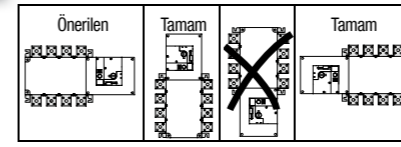


Ön Panel için kapı devre kesme şalteri.

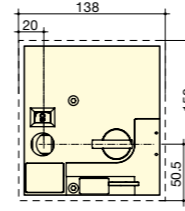



ATyS 800 - 1000 A arası

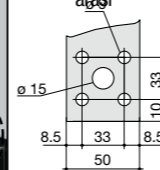

ATyS 1250 A 16 x 11

 

ATyS 1600 - 3200 A arası

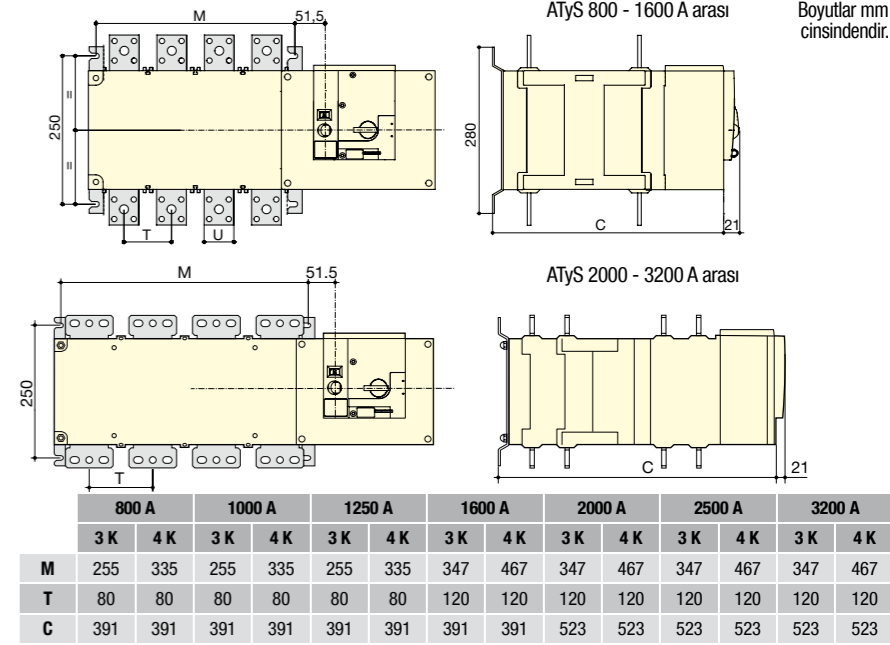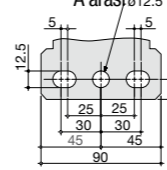

Boyutlar mm cinsindedir.

On İşlemler

Teslimatın alınmasında ve paketin açılmasından sonra aşağıdakileri kontrol edin:

- Paket ve içindekiler iyi durumda.
- Ürün referans kodu ile sipariş uyumlu.
- İçindekilere şunlar dahil olmalıdır:

- 1 Adet ATyS
- 1 Adet Acil durum kolu ve sabitleme klipsi
- Hızlı Kurulum talimat sayfası

Uyarılar

⚠ Kişilerde elektrik çarpması, yanık veya yaralanma ve/veya ekipmanda hasar riski.

Bu Hızlı Kurulum kılavuzu, bu ürünün kurulumu ve devreye alınmasında eğitilen personel için hazırlanmıştır. Daha fazla ayrıntı için, SOCOMEC web sitesinde mevcut olan ürün talimat kılavuzuna bakın.

- Bu ürün her zaman nitelikli ve yetkili personel tarafından kurulmalı ve devreye alınmalıdır.
- Bakım ve servis işlemleri eğitilmiş ve yetkili personel tarafından gerçekleştirilmelidir.
- Doğrudan şebekeden veya dolaylı olarak harici devrelerden üründe gerilim olması veya olabilmesi durumunda ürüne bağlı olan herhangi bir kontrol veya güç kablosuna dokunmayın.
- Gerilim olmadığını doğrulamak için her zaman uygun bir gerilim tespit cihazı kullanın.
- Kabinin içine metal malzeme düşürmemeye kesinlikle dikkat edin (elektrik arku oluşma tehlikesi).

İyi mühendislik işlemlerinin gözlenmemesi ve bu emniyet talimatlarının takip edilmemesi durumunda kullanıcı veya diğer kişiler ciddi yaralanma veya ölüm tehlikesine maruz kalabilir.



⚠ Cihazın hasarlanma riski

- Bu ürünün düşürülmesi veya herhangi bir şekilde hasar alması durumunda tüm ürünün değiştirilmesi önerilir.

Aksesuarlar


- Köprüleme baraları ve bağlantı kitleri.
- Kontrol gerilimi transformatorü (400Vac -> 230Vac).
- DC güç kaynağı (12/24Vdc -> 230Vac).
- Her biri cihazı 10 mm yükselten montaj ara parçaları.
- Faz bariyerleri.
- Terminal kapakları.
- Terminal ekranları.
- Yardımcı kontaklar (Ek).
- 3 konumlu asma kilit (I - O - II).
- Kilitleme aksesuarları (RONIS - EL 11 AP).
- Kapı isim tabelası.
- Kontrol ünitesi ATyS C30 + D10 veya D20.
- Kontrol ünitesi ATyS C40.

Daha fazla ayrıntı için, talimat kılavuzunda "Yedek Parçalar ve Aksesuarlar" bölümüne bakın

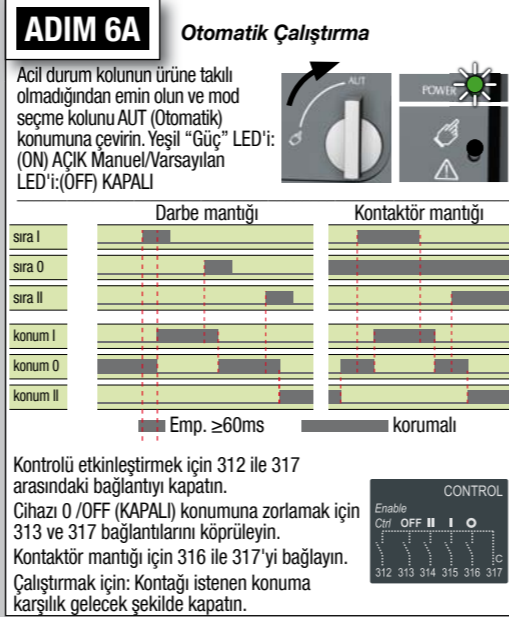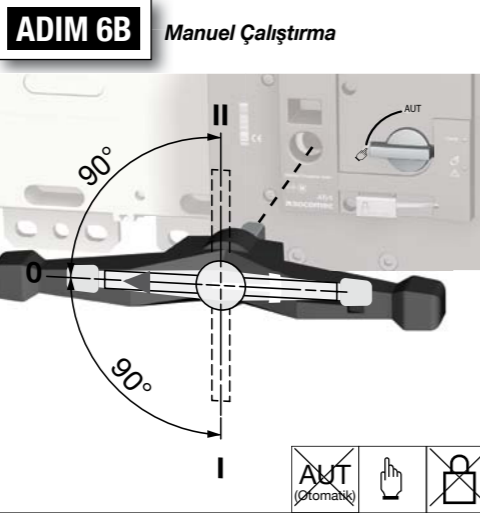

ADIM 3 CONTROL / COMMAND (Kontrol / Kumanda) Terminaleri

- Cihazın Manuel modda olduğundan emin olun.

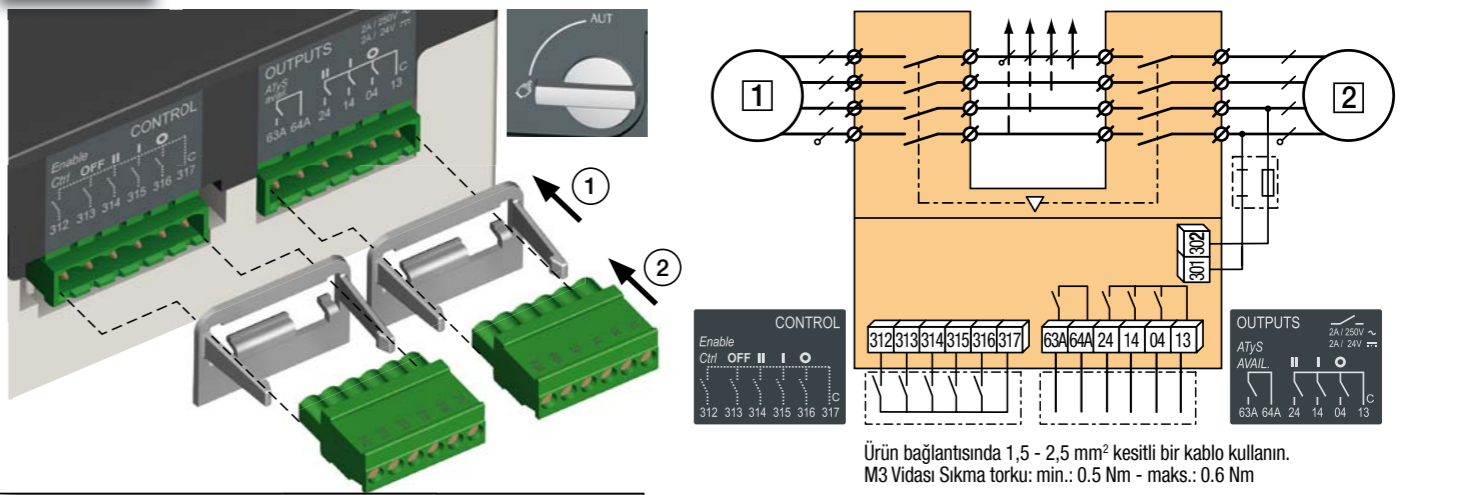

ADIM 4 Güç kaynağı terminali-

Terminala erişmek ve bağlantı yapmak için üstteki kapağı kaldırın - Hizmete almadan önce kapağı yerine yerleştirin.

