

 
ADIM 4**Kontrol**

Manuel moddayken, kabloları kontrol edin ve sorun yoksa ürüne güç verin.

**ADIM 5****Programlama**

LED işaretleri ve çalışması yalnızca ürün beslemesi mevcutsa etkindir. Dip anahtarlarını ayarlamak için Otomatik/Manuel kapağı açmak gerekir. Faaliyete alma her zaman en az 1 LED kaynağının kullanılabilir olmasıyla sonuçlanmalıdır. (Bu nedenle, voltaj ve frekans tanımlı eşikler dahilinde olmalıdır).

⚠️ Kapak kapalı bile olsa, potansiyometrelerde yapılan her işlem ayarları değiştirir.

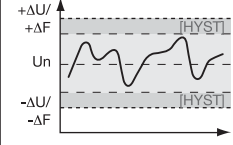
A Dip anahtar ayarları

0 konumunda durma: E-F

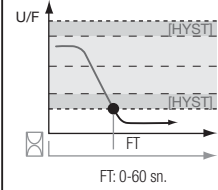
- E: 0 konumunda durma yok
- F: 0 konumunda 2 sn. durma

Uygulama türü: G-H

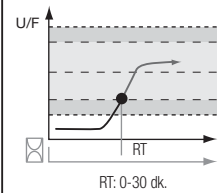
- G: Ağ - Jeneratör Takımı
- H: Ağ - Ağ

B Gecikme ayarları**C Zamanlayıcı ayarları**

Öncelikli kaynak zamanlayıcısının kaybı

 


Öncelikli kaynak zamanlayıcısının geri dönmesi

**D Kaynak besleme voltajı ve frekansı Otomatik Yapılandırma**

Besleme voltajının var olduğundan ve aşağıdaki sınırlarda olduğundan emin olun:

Un: 176-288 VAC
Fn: 45-65Hz



≥ 2 sn. için PROG'a basın

LED durumu	Otomatik yapılandırma sonucu	İşlem
Sabit YANİYOR	Tamam	Hazır
Yanıp sönüyor	Tamam değil	4. adıma geri dönün

E LED bilgileri

Kaynak kullanılabilirlik durumu LED'i

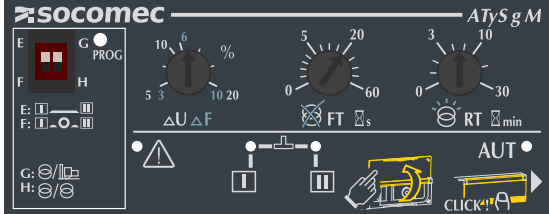
Kaynak LED YANİYOR	LED SÖNÜK	LED yanıp sönüyor
Kaynak 1 uygun	Kaynak 1 mevcut değil veya aralık dışında	Bir zamanlayıcı geriye doğru sayıyor - Test modu
Kaynak 2 uygun	Kaynak 2 mevcut değil veya aralık dışında	Bir zamanlayıcı geriye doğru sayıyor

Arıza ve ürün LED'lerinin durumu

LED YANİYOR	LED SÖNÜK	LED yanıp sönüyor
Hata	Ürün tamam veya S1-S2 mevcut değil	Lütfen bekleyin
Otomatik mod	Manuel mod	Manuel yeniden aktarma



 
Arıza sıfırlama

**ADIM 6A****Otomatik çalışma**

Ürünü otomatik moda geçirmek için gösterildiği gibi ön kapağı kapatın.

**ADIM 6B****Manuel çalışma**

- Manuel moda geçirmek için gösterildiği gibi ön kapağı açın.
- Aktarma anahtarını çalıştırmak için kapağın altındaki ön panele bulunan tutma yerini kullanın.
- Çalıştırmadan önce göstergedeki değiştirme anahtar konumunu kontrol edin.



Çalışmayı bastırarak için tutma yerini verilen uzatmayla birlikte kullanın.

**ADIM 6C****Asma kilitle kilitleme modu**

- Asma kilitle kilitlemek için ürünü manuel moda alın.
- Kilitleme mekanizmasını çekin ve asma kilidi gösterildiği gibi takın.
- Standart olarak asma kilidi 0 konumundadır.
- I-0-II'ye ayarlanabilir (bkz. adım 1).

