

UPS
monofazat

NETYS PE

de la 600 la 2000 VA
UPS practic și rentabil

Ideal pentru protejarea aplicațiilor de birou și rezidențiale

- Adaptat pentru a proteja aplicațiile IT de acasă și de la birou.
- O gamă completă de șase modele.

Ușor de utilizat

- Panou de control cu LCD/LED-uri ce permite monitorizarea ușoară a modului de funcționare.

O soluție pentru întreruperile de alimentare electrică

- Funcția integrată AVR (Automatic Voltage Regulation - Reglarea automată a tensiunii) permite stabilizarea tensiunii de ieșire și evită comutarea în modul baterie, pentru a conserva durata de viață a bateriei.

Conexiune simplificată

- Mai multe prize IEC 320 (standard IT) ușurează conectivitatea.

Software UNI VISION

- CD-rom pentru software Windows™ inclus.
- Software-ul de management permite monitorizarea UPS-ului atât de pe PC, cât și de pe stațiile de lucru conectate în LAN.

Comunicație cu sistemul computerizat

- Conexiune USB avansată pentru managementul UPS-ului și a închiderii automate controlate a aplicațiilor prin intermediul PC-ului (nu este disponibilă pentru modelul B600).

Protecție pentru linia dvs. telefonică

- Protecții integrate pentru linia de telefon/modem/ADSL (conector RJ11) (nedisponibile pentru modelul B600).

LINE INTERACTIVE CU AVR

2 ANI GARANȚIE

NETYS PE
600/800 VA

GAMME 142 A



NETYS PE
1000/1400/2000 VA




Protecția dvs.
pentru


- > CAD, stații de lucru grafice
- > Stații de lucru multimedia și periferice
- > Ecrane și monitoare LCD
- > POS (Point Of Sales)



Panoul de control

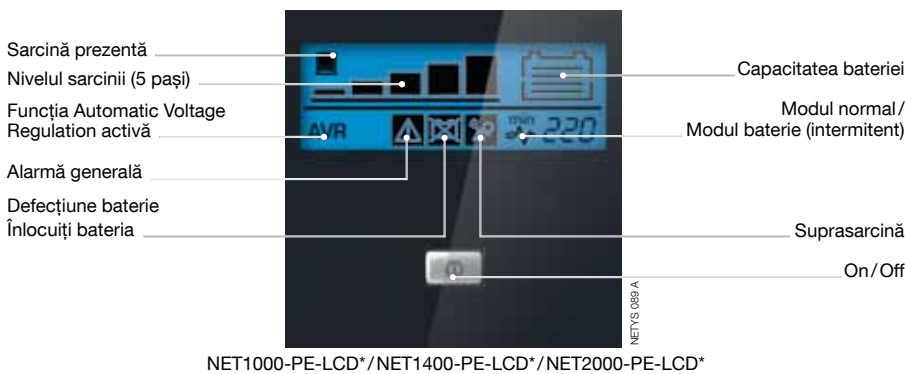

Conexiuni

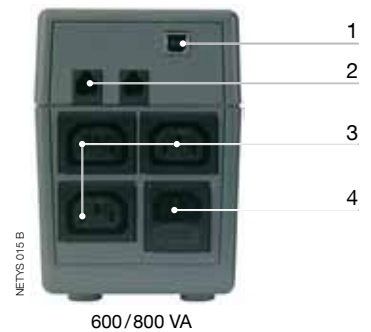

1. Port serial USB
2. Protecție linie telefon/modem
3. Prize ieșire UPS
4. Prize de intrare și siguranță
5. Ventilator/orificii de aer

* Disponibil numai în anumite țări.

Date tehnice

MODELE	NETYS PE 600	NETYS PE 600	NETYS PE 800	NETYS PE 1000	NETYS PE 1400	NETYS PE 2000
Putere UPS	600 VA (360 W)	600 VA (360 W)	800 VA (480 W)	1000 VA (600 W)	1400 VA (840 W)	2000 VA (1200 W)
Intrare	230 V (170 - 270 V); 50/60 Hz cu selecție automată					
Ieșire	230 V nominal; 50/60 Hz					
Prize de ieșire	3 x IEC 320 (C13)			4 x IEC 320 (C13)		
Protecție telefon	-	linie telefon/modem/rezistență antiparaziți ADSL: RJ11				
BATERII						
Tip	baterie fără întreținere - durata de viață estimată 3/5 ani					
Timp de back-up ⁽¹⁾	15 min	15 min	20 min	45 min	55 min	60 min
COMUNICAȚII						
Interfață	-	USB				
CONDIȚII DE MEDIU						
Dimensiuni - l x L x H (mm)	99 x 334 x 143	99 x 334 x 143	99 x 334 x 143	145 x 405 x 205	145 x 405 x 205	145 x 405 x 205
Greutate (kg)	6,0	6,1	6,6	9,7	10,5	10,6
Standarde de referință	EN62040-1-1 (siguranță), EN62040-2 (EMC)					

(1) PC + monitor LCD 15".