

NETYS PE

od 600 do 2000 VA

praktična in cenovno ugodna naprava UPS

Enofazni UPS

nova



NETYS PE
600/650/850 VA

NETYS PE
1000 VA

NETYS PE
1500/2000 VA

Rešitev za

- > CAD, grafične delovne postaje
- > Večpredstavnostne delovne postaje in periferna oprema
- > Zasloni in monitorji LCD
- > Prodajna mesta (POS)

Tehnologija

- > VI "aktivna pripravljenost" z AVR, kvadratni val

Certifikati



N876

Najprimernejša in stroškovno učinkovita zaščita za aplikacije SOHO in POS.

- Prilagojen za zaščito aplikacij IT doma, v pisarni in trgovini.
- Celovita ponudba šestih modelov za prilagoditev napajanja porabi opreme ali predpisanemu času avtonomije.

Preprosta uporaba

- Nadzorna plošča z grafičnimi ikonami LCD/LED, ki omogoča preprosto spremljanje načina delovanja.

Rešitev za izpade omrežja in nihanja napetosti

- Vgrajena funkcija AVR (samodejna regulacija napetosti) omogoča stabilizacijo izhodne napetosti in preprečuje preklon delovanja v napajanje iz akumulatorja ter s tem ohranja akumulator za delovanje ob izpadu omrežja.


Poenostavljeno povezovanje

- Več vtičnic IEC 320 (standard IT) za preprostejše povezovanje z računalnikom in perifernimi napravami IT.

Zaščita vaše podatkovne linije

- Vgrajena zaščita NTP za povezave LAN/ADSL pred tveganjem zaradi prenapetosti na podatkovnih linijah.



Nadzorna plošča

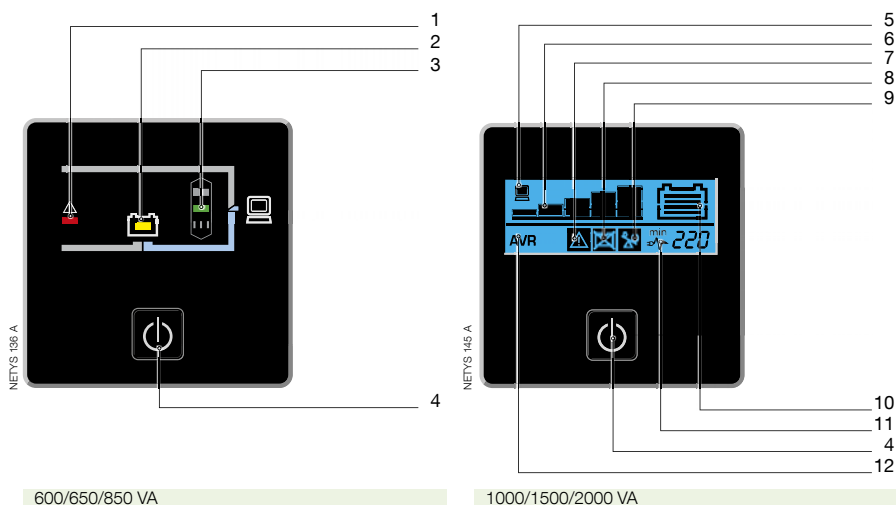

1. Alarm
2. Delovanje z akumulatorjem
3. Običajno delovanje
4. Vklon/izklop

8. Okvara na akumulatorju/menjava akumulatorja
9. Preobremenitev
10. Zmogljivost akumulatorja
11. Običajni način/napajanje iz akumulatorja (utripanje)
12. Aktivna samodejna regulacija napetosti

Priključki

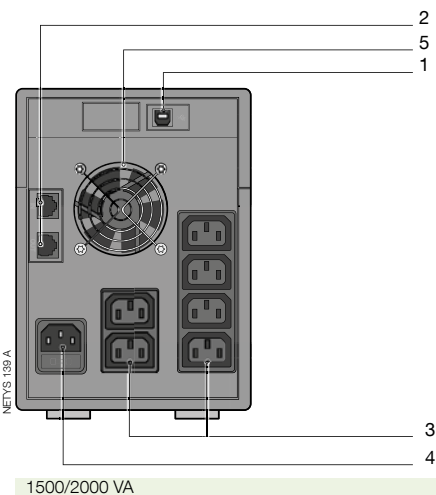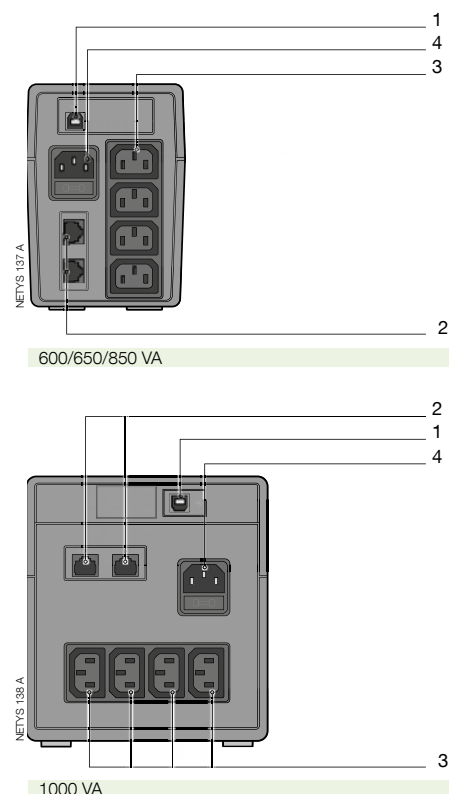

1. Serijski vhod USB
2. Blaženje podatkovne linije NTP
3. Izhodne vtičnice UPS
4. Vhodna vtičnica in varovalka
5. Ventilacija/prezračevanje

Tehnični podatki

NeTYS PE						
Sn	600 VA	650 VA	850 VA	1000 VA	1500 VA	2000 VA
Pn	360 W	360 W	480 W	600 W	900 W	1200 W
Vhod / izhod	1/1					
VHOD						
Nazivna napetost	230 V					
Toleranca napetosti	170–280 V					
Nazivna frekvenca	50/60 Hz s samodejnim izbiranjem					
Povezava napajanja	Vtičnica IEC320					
IZHOD						
Samodejna regulacija napetosti (AVR)	•	•	•	•	•	•
Nazivna napetost	230 V ± 10 %					
Nazivna frekvenca	50/60 Hz ± 1 %					
Oblika valovanja	Kvadratni val					
Zaščita	Preobremenitev, značilna razelektritev in kratak stik					
Priključki	4 x IEC 320 (C13) ⁽¹⁾				6 x IEC 320 (C13) ⁽¹⁾	
AKUMULATORJI						
Vrsta	Zaprti svinčeno-kislinski akumulatorji brez vzdrževanja – pričakovana življenjska doba 3/5 let					
Čas avtonomnega delovanja ⁽²⁾	15 min	15 min	20 min	45 min	55 min	60 min
KOMUNIKACIJA						
Vmesniki	-	USB				
Programska oprema za lokalno komunikacijo	-	Lokalni pogled				
Zaščita podatkovnih linij	-	Blaženje podatkovne linije NTP				
OMARA UPS						
Dimenzije, Š x G x V	100 x 290 x 145 mm			145 x 345 x 165 mm	145 x 390 x 205 mm	
Masa	5,0 kg	5,2 kg	6,0 kg	9,7 kg	11,2 kg	12 kg
STANDARDI						
Varnost	EN 62040-1, AS 62040-1					
EMC	EN 62040-2, AS 62040-2					
Certifikat za izdelek	CE, C-Tick (N876)					

(1) Standardne avstralske vtičnice pri modelih Netys PE so na voljo samo v Avstraliji.

(2) Računalnik + 17-palčni zaslon LCD.

Standardne komunikacijske funkcije

- **LOKALNI POGLED:** najprimernejša rešitev za nadzor in izklop od točke do točke za operacijske sisteme Windows®, Linux in Mac OS X®.